

## GP18000EFI

**SÉRIE GP**  
Génératrices portables  
commerciales / résidentielles

1 / 2

### Caractéristiques

- **Technologie COsense®** – ARRÊTE, ALERTE, SAUVE. Puissante protection contre les dangers du monoxyde de carbone.
- **Moteur EFI 816 cc Generac** développant le bon degré de puissance pour assurer un fonctionnement et un rendement optimaux.
- **Technologie True Power™** présentant moins de 5 % de THD pour alimenter en toute sécurité le matériel électronique sensible du domicile.
- **Arrêt pour basse pression d'huile** – protège automatiquement le moteur contre les dommages.
- **Réservoir de carburant de grande capacité** à jauge de niveau intégrée, offrant durabilité et grande autonomie.
- **Armature en tube d'acier trempé de 1-1/4 po** pour plus de résistance et de durabilité.
- **Compteur horaire** pour le suivi des intervalles d'entretien.
- **Robustes roues antirevaison** assurant une portabilité fiable.
- **Démarrage électrique** sur batterie intégrée, pour des mises en marche sans effort.


Modèle 7706-0 CUP : 696471083101  
(EPA/49 États)

Modèle 8917-0 CUP : 696471101324  
(50 États)



**Puissance c.a. nominale de marche 18 000 W**  
**Puissance c.a. nominale de démarrage 22 500 W**

### Tableau de commande

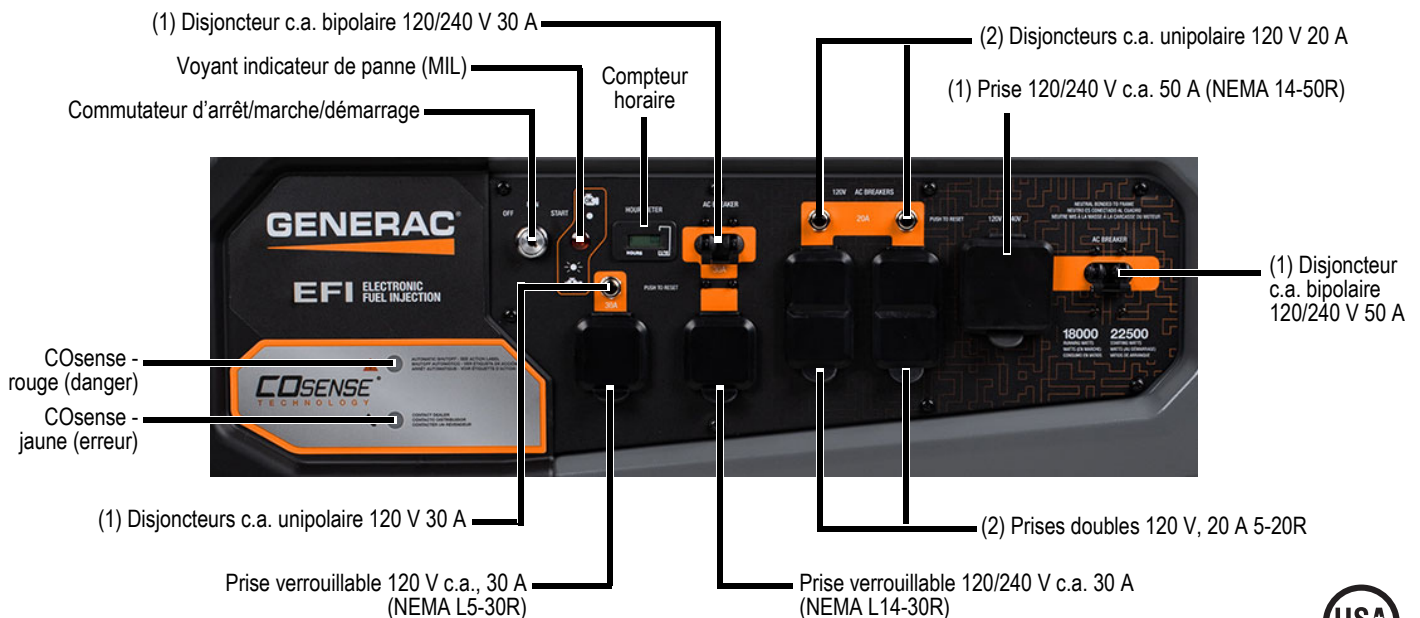

\*Assemblé aux États-Unis en utilisant des pièces domestiques et étrangères.

**GP18000EFI**
**Données techniques**

Série de produits	GP18000EFI
Modèle (configuration)	7706-0 (EPA/49 États) / 8917-0 (50 États)
Puissance c.a. nominale de marche (W)	18 000
Puissance c.a. maximale de démarrage du moteur (W)	22 500
Tension c.a. nominale	120/240 V c.a.
Fréquence c.a. nominale	60 Hz
Intensité c.a. nominale (A)	75 / 150
Cylindrée du moteur	816 cc
Type de moteur	OHVI
Régime du moteur (tr/min)	3 600
Huile recommandée	10W-30 / SAE30
Capacité d'huile L (pte)	avec changement de filtre : 2,1 (2,2) sans changement de filtre : 1,95 (2,0)
Méthode de lubrification	Pompe à huile
Régulation de tension automatique (AVR)	Oui
Méthode de démarrage	Électrique
Méthode d'arrêt huile basse	Basse pression

Batterie incluse	Oui
Type de batterie	Groupe U1
Réf. de la batterie	S.O. (les batteries de rechange doivent être achetées localement)
Neutre mis à la masse	Oui - Neutre mis à la masse à la carcasse du moteur
Type de commutateur de démarrage	Commutateur d'arrêt/marche/démarrage
Emplacement du commutateur	Sur le tableau de commande
Jauge de carburant	Réservoir intégré
Capacité du réservoir de carburant L (gal)	14,2 (54,0)
Autonomie à 50 % de charge (h)	9
Type de poignées	Repliables, verrouillables
Type de roue	Roues anticrevaillon de 30 cm (12 po)
Garantie - résidentielle	Limitée 3 ans
Garantie - commerciale	Limitée 2 ans

**Dimensions et poids**

Longueur déployée mm (po)	1 485 (58,5)
Longueur mm (po)	1 003 (39,5)
Largeur mm (po)	785,5 (30,9)
Hauteur mm (po)	928,1 (36,5)
Longueur emballage mm (po)	1 016 (40)
Largeur emballage mm (po)	685,8 (27)
Hauteur emballage mm (po)	958,2 (37,7)
Poids unitaire kg (lb)	199,2 (439,2) (EPA/49 États) / 200,9 (442,8) (50 États)
Poids d'expédition kg (lb)	212,8 (469,2) (EPA/49 États) / 214,5 (472,8) (50 États)

